PURETECH

PIP150x32-Ø8

EAN 4031582356694

Центр колеса из Полипропилена, шина: литая резина серого цвета, прецизионный шариковый подшипник






Picture may differ from original product

Технические характеристики

| Диаметр колеса | 150 мм |
|----------------------------------|------------------------|
| Ширина колеса | 32 MM |
| Отверстие оси Ø | 8 mm |
| Длина втулки | 36.5 мм |
| Температура | - 20 / + 60 °C |
| Стандарт | EN_12530 |
| Bec | 0.43 кг |
| Твердость протектора | твердость по Шору А 75 |
| Допустимая динамическая нагрузка | 80 кг |
| Допустимая статическая нагрузка | 160 кг |

Dimensions

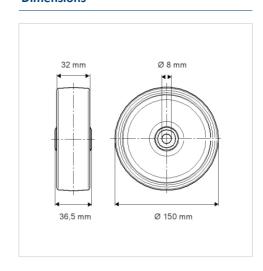

Advantages at a glance

| Качество качения | • • • 0 0 |
|------------------------|-----------|
| Шум движения | • • • 0 0 |
| Трение | • • • 0 0 |
| Коррозионная стойкость | • • • • • |